



Plānais apsildes paklājs devimat™ DTIF-150

Bieži nav iespējams grīdas līmeni pacelt augstāk par 1-2 cm. Šajā gadījumā grīdas apsildei **DEVI** piedāvā izmantot plānos apsildes paklājus **devimat™**, kuri ir tikai 3 – 4 mm biezi un var tikt uzstādīti flīžu līmeņa kārtā. **Devimat™** ir pie 50 cm plata pašlīmējoša plastmasas sieta piestiprināts apsildes kabelis ar jaudu -150 W/m² un dažādiem garumiem.

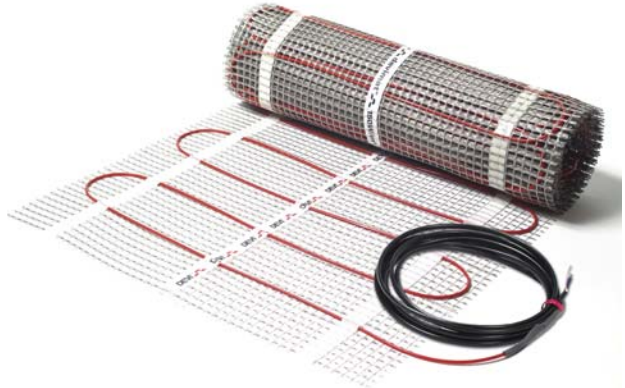

Atkarībā no telpas izmēriem izvēlas nepieciešamā izmēra apsildes paklāju **devimat™** un ieklāj visā apsildāmajā platībā apejot vannu, podu un izlietni. Lai mainītu apsildes paklāja ieklāšanas virzienu, iegrieziet pašlīmējošo plastmasas sieta, nepārgriežot apsildes kabeli, pagrieziet apsildes paklāju vēlamajā virzienā, un turpina ieklāšanu kā parādīts ieklāšanas shēmā.

ieklāšanas shēma:

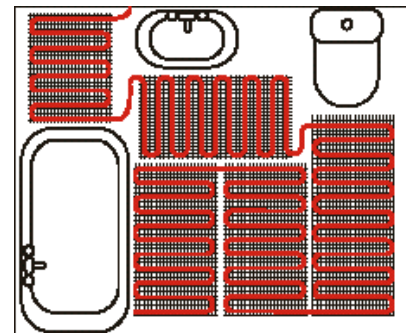

Apsildāmā platība (m²) =

kopējā telpas platība (m²) – platība (m²),

kuru aizņem vanna, dušas kabīne,

tualetes pods, veļas mašīna,




stacionāras mēbeles u.c..

Devimat™ DTIF-150	Apsildāmā platība m ²	Jauda W	Spriegums V	Izmērs	Cena ar PVN
83030020	0,5	75	230	0,5 m x 1 m	53,24
83030021	1	150	230	0,5 m x 2 m	65,34
83030022	1,5	225	230	0,5 m x 3 m	81,07
83030023	2	300	230	0,5 m x 4 m	90,75
83030024	2,5	450	230	0,5 m x 5 m	105,27
83030025	3	450	230	0,5 m x 6 m	116,16
83030026	3,5	525	230	0,5 m x 7 m	128,26
83030027	4	600	230	0,5 m x 8 m	152,46
83030028	5	750	230	0,5 m x 10 m	179,08
83030029	6	900	230	0,5 m x 12 m	199,65
83030030	7	1050	230	0,5 m x 14 m	217,80
83030031	8	1200	230	0,5 m x 16 m	237,16
83030032	9	1350	230	0,5 m x 18 m	256,52
83030033	10	1500	230	0,5 m x 20 m	287,98
83030034	12	1800	230	0,5 m x 24 m	307,34

Uzstādot devimat™ apsildes paklāju jāievēro uzstādīšanas instrukcija, kas ir ievietota apsildes paklāja kastē !

Temperatūras regulēšanai izvēlas termoregulatoru **devireg™** ar iebūvētu telpas vai grīdas sensoru:

Art. Nr.	Termoregulators	Sensors	Uzstādīšana	Cena ar PVN
19112004	devireg™ 130	grīdas ar 3m vadu	Virsapmetuma	34,49
19112027	devireg™ 131	telpas, iebūvēts regulatorā		34,49
19112052	devireg™ 132	telpas, grīdas		42,35
19113752	devireg™ 330	+5...+45°, grīdas ar 3m vadu	Sadales skapī	55,66
19116512	devireg™ 530	grīdas ar 3m vadu	Zemapmetuma	38,12
19116513	devireg™ 531	telpas, iebūvēts regulatorā		38,12
19116514	devireg™ 532	telpas, grīdas		58,08
19116656	devireg™ 535	telpas, grīdas, iebūvēts taimeris		62,32
19150011	deviheat™ 550 vadāms ar PC	telpas, grīdas, iebūvēts taimeris		75,02
18055354	Gofrēta plastmasas caurule + vara noslēgčaula			6,05

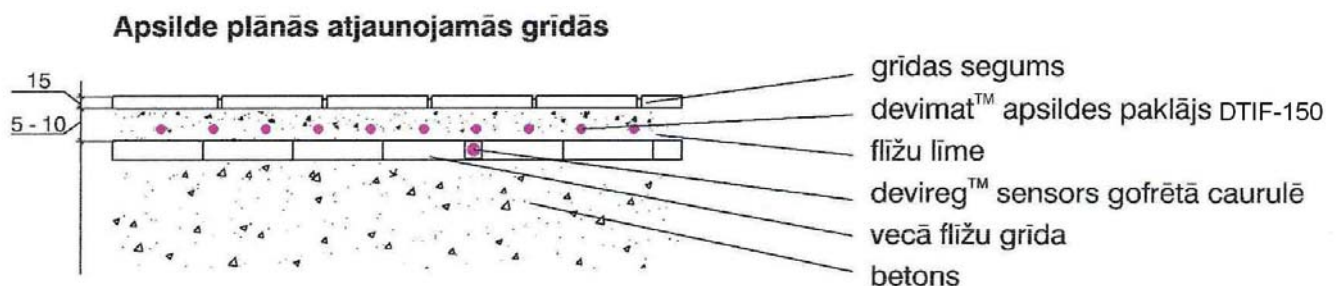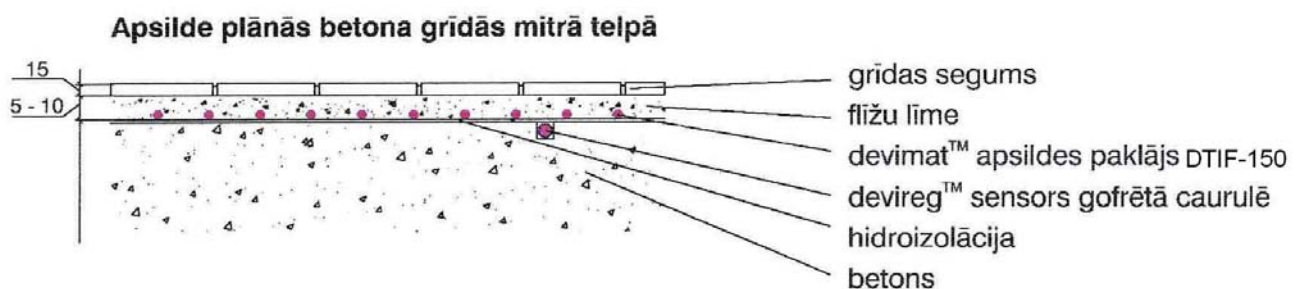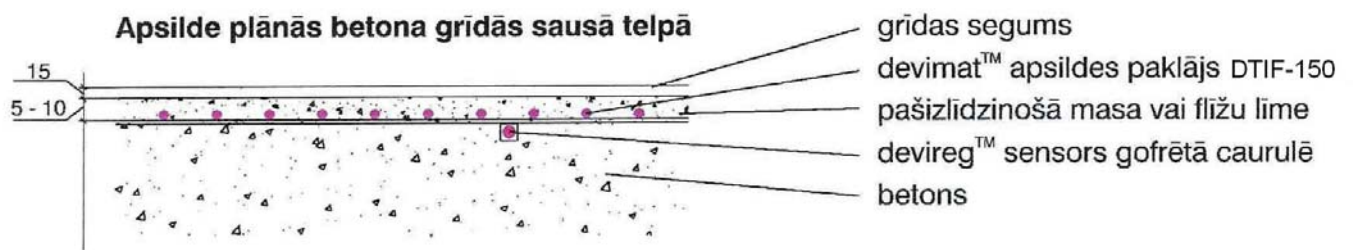

Uzstādot devimat™ apsildes paklāju jāievēro uzstādīšanas instrukcija, kas ir ievietota apsildes paklāja kastē !